




E-nummer: 1168341
EAN-kod: 7315885197794

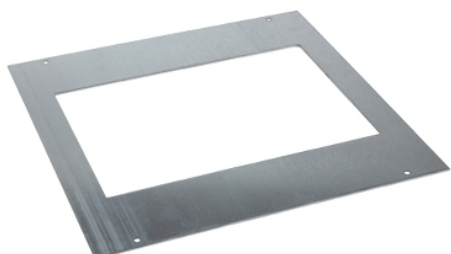

Produktdata

Produktområde	Thorsman
Produktnamn	Thorsman UFB
Typ av produkt eller komponent	Installationsskydd
Typ av golv	Flytspacklat golv
Produktdestination	För golvbox POS-200 för uttagspost
Material	Stålplåt (förgalvaniserad)
Kvantitet per set	1 st
Omgivningstemperatur vid drift	-20...60 °C
IP-kapslingsklass	IP20
Längd	361 mm
Höjd	3 mm
Bredd	361 mm

Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsstatus	Green Premium-produkt
REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU RoHS-deklaration
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.