


E-nummer: 3116372
EAN-kod: 3389110567298

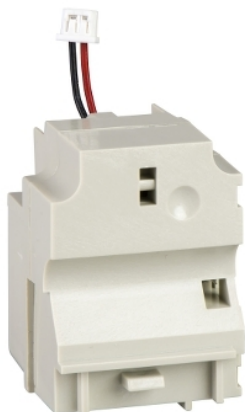

Produktdata

Område	TeSys
Produkt eller komponent typ	Fel
Områdeskompatibilitet	TeSys TeSys GV7

Teknisk data

Tillgänglig funktion	Differentiering av termisk överbelastning och magnetfel
Montageplats	Inuti frontpanelen
Funktion hjälpkontakter	Felsignal
Ue märkspänning	110 V DC för styrkrets 240 V DC för styrkrets 110 V AC 50/60 Hz för styrkrets 240 V AC 50/60 Hz för styrkrets
Nettovikt	0,1 kg
Antal per set	Set med 10 st

Hållbarhetsinformation

REACH-förordning	REACH-Deklaration
Innehåller ej REACH SVHC-ämnen	Ja
EU RoHS-direktiv	Kompatibel EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller	Ja
Kvicksilverfri	Ja
RoHS-undantagsinformation	Ja
RoHS-förordning Kina	RoHS-deklaration Kina
WEEE	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Kontraktsgaranti

Garanti	18 months
---------	-----------

Informationen i denna dokumentation innehåller allmänna beskrivningar och/eller tekniska egenskaper av prestandan av de produkter som ingår här. Denna dokumentation är inte avsedd som ett substitut och ska inte användas för att bestämma lämpligheten och tillförlitligheten hos dessa produkter för specifik användares applikationer. Det är en plikt för en sådan användare eller integratör att utföra lämplig och fullständig riskanalys, utvärdering samt tester av produkterna med respekt till relevant, särskilt program eller användning därav. Varken Schneider Electric Industries SAS eller något av dess filialer eller dotterbolag skall vara ansvariga för missbruk av informationen i detta dokument.