


Gegevensblad product

Kenmerken

XAPM4506

gegoten leeg controlestation - XAPM - Ø 22 -
zinkl. - 6 horizontale boringen

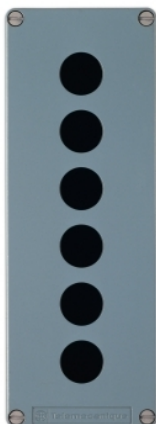

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony XAP
Type product of component	Gegoten leeg besturingsstation
Korte naam apparaat	XAPM
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	80 x 220 mm
Bruikbare diepte	74,5 mm
Zekeringnummer	6 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Blauw
Kleur deksel	Blauw
Materiaal	Zinklegering
Ingang kabel	1 gat zonder blindplug voor kabelpakkingbus, klemvermogen: 18 mm
Montage apparaat	Inbouw
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529

Complementaire kenmerken

Aantal verticale rijen	1
Nettogewicht	1,38 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Omgevingstemperatuur bij opslag	-40...70 °C
Omgevingstemperatuur bij werking	-40...70 °C
Overspanningscategorie	Klasse I conform IEC 60536 Klasse I conform NF C 20-030

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,8 cm
Package 1 Width	13 cm
Package 1 Length	23,3 cm
Package 1 Weight	1,558 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja

Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------