


Product data sheet

Characteristics

ALB44252

2X Priza 2P+E 45° Cu Pr Mec St G

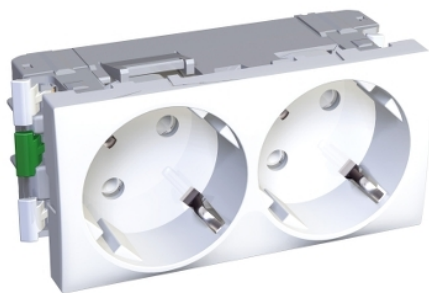

Principale

Gama	Altira
Tip produs sau componenta	Priza
Compatibilitate gama	Cadru de fixare Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar de prize	2 x 2P + E, German
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza	Obturat
Tenta de culoare	Capac polar white (RAL 9003)

Suplimentare

Destinatie produs	Rame de fixare
Compatibilitate gama	OptiLine 46 OptiLine 70 cu adaptor Altira
Pozitie papuc pentru legare la pamant	Pozitie oblica la 45°
Curent nominal	16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module	4 module
Mod de fixare	Clipsare
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere	4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² pentru rigid cablu(uri) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm ² pentru Impletit solid cablu(uri)
Material	PC capac mecanism
Tratament de suprafata	Netratat
Finisaj suprafata	Satin
Compatibilitate produs	Suport fixare Altira
Standarde	NF C 61-314 SR EN 60529 EN 62262 IEC 60884-1
Inaltime	45 mm
Latime	90 mm
Adancime	39 mm
Greutate produs	0,087 kg




Mediu

Temperatura ambienta pentru utilizare	5...50 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Grad de protectie IK	IK02
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curățare a geamurilor Amoniac Ulei Hidrogen peroxid (H2O2) Benzină Decolorant Rezistent UV Săpun lichid Acetonă Alcool
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	90 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,3 cm
Latimea formei de impachetare 1	4,6 cm
Lungimea formei de impachetare 1	9,1 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	995 g
Inaltimea formei de impachetare 2	20 cm
Latimea formei de impachetare 2	11 cm
Lungimea formei de impachetare 2	21 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S04
Numar de unitati in forma de impachetare 3	70
Greutatea formei de impachetare 3	7,731 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	40 cm
Lungimea formei de impachetare 3	60 cm

Durabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------