


## Gegevensblad product

### Kenmerken

# MTN625199

## KNX impulsdrukmodule - 1-voudig - Systeem M

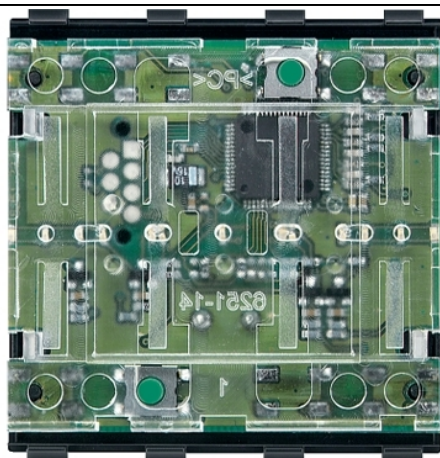

### Hoofd

|                           |                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product          | KNX                                                                            |
| Beschermde naam           | M-Elegance<br>M-Plan<br>M-Smart<br>System M<br>M-Star<br>M-Plan glass<br>M-Arc |
| Product or component type | Drukknop                                                                       |
| Type bus                  | KNX                                                                            |
| Aantal FUNCTIE-toetsen    | 2                                                                              |

### Complementair

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Bedradingsapparaat monteren | Verzonken |
| Local signalling            | LED       |
| Materiaal                   | Kunststof |

### Omgeving

|                      |      |
|----------------------|------|
| IP-beschermingsgraad | IP20 |
|----------------------|------|

### Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,3 cm   |
| Package 1 Width              | 7,5 cm   |
| Package 1 Length             | 7,5 cm   |
| Package 1 Weight             | 65,0 g   |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 60       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 4,419 kg |

### Duurzaamheid van het aanbod

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Duurzaamheids status van het aanbod | Green Premium product      |
| REACH-regelgeving                   | REACH-verklaring           |
| EU-richtlijn RoHS                   | Voldoet aan vrijstellingen |
| Kwivrij                             | Ja                         |
| RoHS-regulering China               | RoHS-verklaring China      |
| Informatie over RoHS-vrijstelling   | Ja                         |

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Milieu Profiel    | <a href="#"> Milieuprofiel Van Het Product</a>                                  |
| Circulair Profiel | <a href="#"> Informatie Over Einde Levensduur</a>                              |
| WEEE              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|