


## Product data sheet

### Characteristics

# ALB45288

## Priza 2P+ E 90° Fara Surub Rosu

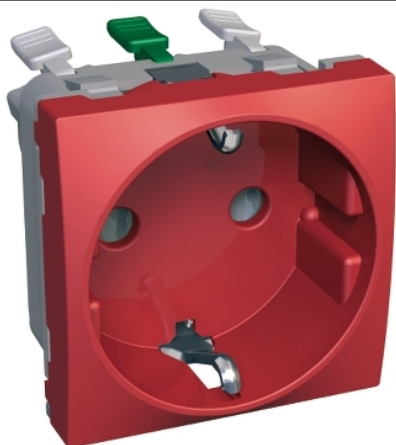

### Principale

Gama	Altira
Tip produs sau componenta	Priza
Compatibilitate gama	Cadru de fixare Cadru de fixare
Prezentare dispozitiv	Mecanism
Numar de prize	1 x 2P + E, German
Descriere priza standard	Legare la pamant laterala
Informatii suplimentare priza	Obturat
Tenta de culoare	Capac rosu (RAL 3000)

### Suplimentare

Destinatie produs	Rame de fixare
Compatibilitate gama	OptiLine 70 cu adaptor Altira OptiLine 46
Pozitie papuc pentru legare la pamant	Poziție dreaptă la 90°
Curent nominal	16 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Numar de module	2 module
Conexiuni - borne	Borna fara surub
Capacitate conectare prin strangere	4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru rigid cablu(uri) 4 x 1.5...4 x 2.5 mm <sup>2</sup> pentru Impletit solid cablu(uri)
Material	PC capac mecanism
Tratament de suprafata	Antibacterial
Finisaj suprafata	Satin
Standarde	SR EN 60529 EN 62262 NF C 61-314 IEC 60884-1
Inaltime	45 mm
Latime	45 mm
Adancime	39 mm

### Mediu

Temperatura ambienta pentru utilizare	5...50 °C
Temperatura de depozitare	-15...60 °C
Grad de protectie IK	IK02
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Săpun lichid Amoniac Acetonă Alcool Benzină Fluid de curățare a geamurilor Hidrogen peroxid (H2O2) Decolorant Rezistent UV Ulei
Protectia mediului si probleme	Fara halogen

## Unitati de impachetare

Tip unitate a formei de impachetare 1	PCE
Numar de unitati in forma de impachetare 1	1
Greutatea formei de impachetare 1	36 g
Inaltimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Latimea formei de impachetare 1	4,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1	3,7 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 2	10
Greutatea formei de impachetare 2	402 g
Inaltimea formei de impachetare 2	8,9 cm
Latimea formei de impachetare 2	21,5 cm
Lungimea formei de impachetare 2	8,9 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	S03
Numar de unitati in forma de impachetare 3	120
Greutatea formei de impachetare 3	5,54 kg
Inaltimea formei de impachetare 3	30 cm
Latimea formei de impachetare 3	30 cm
Lungimea formei de impachetare 3	40 cm

## Durabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Prodot Green Premium
Regulamentul REACH	<a href="#">Declaratia REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	<a href="#">Da</a>
Regulamentul RoHS China	<a href="#">Declaratia RoHS China</a>
Raport de mediu	<a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>

## Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------