


Product data sheet

Characteristics

MGU48.426.567

Unica Plus, Rama (Rama Fixa), 2 Posturi (H),
2X6 M, Nisipiu/Fildes

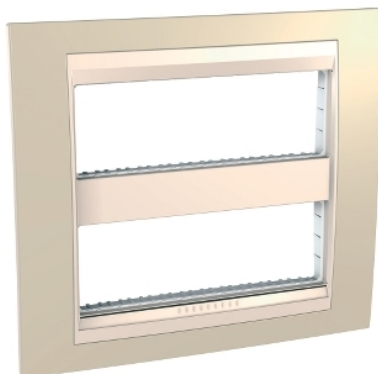

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de posturi	2 posturi
Directie de instalare	Orizontal
Numar module	2 x 6 module
Mod de fixare	Suruburi
Culoare	Sand
Culoare laterala	Fildes

Suplimentar

Echipament furnizat	Suport de fixare
Material	ASA + PC: parte intermediară LATER 4 G30V0 2307Y1 GRIS: suport de fixare ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Latime	195 mm
Inaltime	175 mm
Adancime	16 mm
Distanta intre centre	69 mm
Greutate neta	0,18 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Alcool Acetona Sapun lichid Ulei Decolorant Fluid de curatare a geamurilor Benzina Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,2 cm
Latime prima forma de impachetare	17,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	19,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	195 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------