


Product data sheet

Characteristics

MGU6.106.565

Rama 6M standard Italian Gri/Fildes

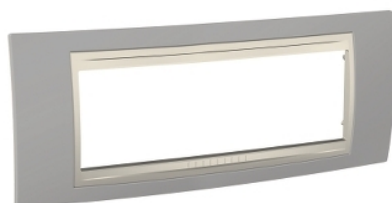

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar module	6 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru	Gri cețos
Culoare decoratiune	Fildes

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	12 mm
Latime	200 mm
Adancime	84 mm
Greutate neta	0,036 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Benzina Fluid de curatare a geamurilor Sapun lichid Alcool Acetona Rezistent UV Decolorant

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,2 cm
Latime prima forma de impachetare	8,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	36,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	CAR
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	7,6 cm

Latime a doua forma de impachetare	9,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	25,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	250,0 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------