


Product data sheet

Characteristics

NSYPMR127

Placa De Montaj Telequick Pentru Dulapul Pla
H1250Xw750Mm

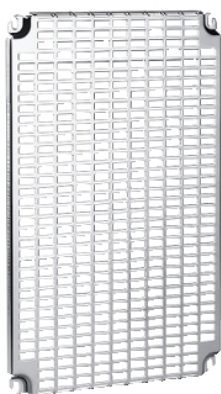

Principal

Gama	Thalassa
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru montaj
Tip produs sau componenta	Placa de montare
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Dimensiuni nominale dulap	-
Locul de montare	Insert spate Șină în pași
Descriere placa de montare	Perforat Telequick
Compatibilitate gama	Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PHD)
Compozitie dispozitiv	1 placă de montaj
Material	Oțel galvanizat

Suplimentar

Mod de fixare	Cu surub - tipul surubului M8 - pe insertiile din spate locatie
Sarcina permanenta admisa	150 kg
Inaltime	Nominal:1250 Mm Real:1120 mm
Latime	Nominal 750 mm Real 626 mm
Adancime	Real:15 mm
Dimensiuni decupaj	11 x 26 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,5 cm
Latime prima forma de impachetare	63,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	112,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	5,234 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	69
Inaltime a doua forma de impachetare	90,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	374,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------