


Product data sheet

Characteristics

NSYTRACRMF22

Distanțiere Hexagonale M8 H 50 , Etc. Livrare: 100

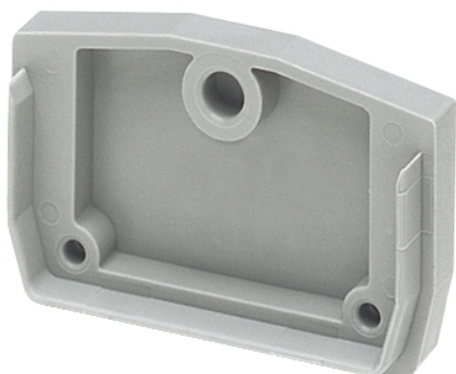

Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Rama
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs	TRR bornă cu arc terminal block, length = 32 mm
Grosime	2,2 mm

Suplimentar

Sectiune cablu	2,5 mm ²
Number of connections	4
	2
Numarul de intrari de masurare	0
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	1,8 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4 cm
Latime prima forma de impachetare	12 cm
Lungime prima forma de impachetare	15 cm
Greutate prima forma de impachetare	1 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------