


## Product data sheet

### Characteristics

## RXM021BN

Varistor, 24, 60 V C.A./C.C., pentru Socluri Rpz/Rxz

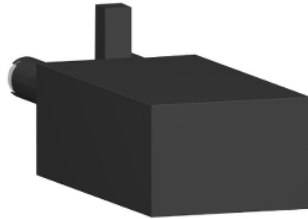

### Principal

|                                       |                                                                                                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de produse                       | Harmony Electromechanical Relays                                                                      |
| Categorii accesorii / piese de schimb | Accesorii de protectie                                                                                |
| Tip produs sau componenta             | Protection module                                                                                     |
| Denumire accesorii/piese separate     | Varistor                                                                                              |
| Compatibilitate produs                | Soclu RPZ (1 C/O)<br>Soclu RPZ (2 C/O)<br>Soclu RXZ (2 C/O)<br>Soclu RXZ (3 C/O)<br>Soclu RXZ (4 C/O) |
| Destinatie produs                     | RXM relay[RETURN]RPM relay                                                                            |
| Tensiune circuit de comanda           | 24...60 V c.a./c.c.                                                                                   |
| Cantitate indivizibila de vanzare     | 20                                                                                                    |

### Unitati de ambalare

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare   | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare           | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                   | 0,9 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                     | 1,2 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                    | 3,0 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                   | 2,48 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10      |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 3,0 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 8,0 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 12,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 24,8 g  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | CAR     |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 500     |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,0 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 12,7 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 39,8 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 1,24 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                     |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

## Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

---

Wiring Diagram

---

