


## Product data sheet

### Characteristics

# SDN0400123

## Sedna, Comutator 1 Pol 2 Cai, 10Ax fara Cadru Crem

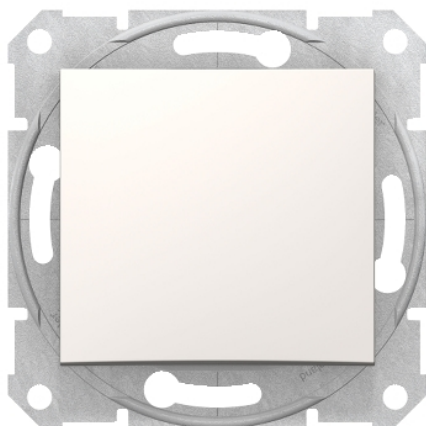

### Principal

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator                 |
| Forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare |
| Aplicatie a dispozitivului | Control                      |
| Functie                    | Cap scara                    |
| Culoare                    | Crem                         |

### Suplimentar

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montare dispozitiv                | Incastrat                                                                 |
| Finisare suprafata                | Lucios                                                                    |
| Tip borne                         | Borna fara surub                                                          |
| Tip de accesorii / piese separate | Gheara si surub pentru mecanism                                           |
| Gama de puteri                    | 2300 W                                                                    |
| Structura cablu                   | Flexibil<br>Rigid                                                         |
| Lungime de dezizolare conductor   | 13 mm                                                                     |
| Mod de fixare                     | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm<br>Suruburi |
| Inaltime                          | 71 mm                                                                     |
| Latime                            | 71 mm                                                                     |
| Adancime                          | 37 mm                                                                     |
| Adancimea partii vizuale          | 12 mm                                                                     |
| Greutate neta                     | 0,055042 kg                                                               |
| Segment de piata                  | Rezidential<br>Cladiri comerciale mici                                    |

### Mediu

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Grad de protectie IP  | IP20          |
| Marca de conformitate | CE            |
| Certificari produs    | GOST-R        |
| Standarde             | SR EN 60669-1 |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 7,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 7,000 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Greutate prima forma de impachetare                   | 57,300 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 658,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 8,558 kg  |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                                                                                                                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                                                                                                       |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                                                                                                            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                                                                                                                                                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a>                                                                                                                                 |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |

### Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|