


## Product data sheet

### Characteristics

# SDN1600470

Sedna, Intrerupator cu revenire 10A indicator luminos, simbol sonerie, fara rama, Grafite

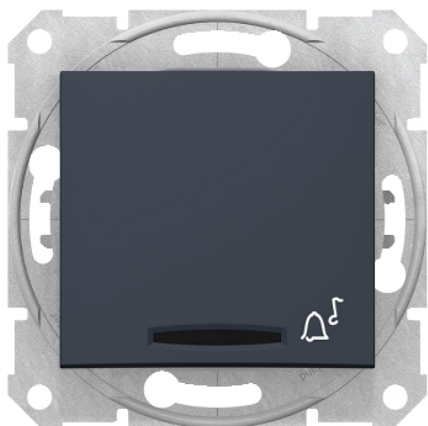

### Principal

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Gama                       | Sedna                        |
| Tip produs sau componenta  | Intrerupator cu revenire     |
| Forma de livrare           | Mecanism cu suport de fixare |
| Aplicatie a dispozitivului | Control                      |
| Functie                    | Intrerupator cu revenire     |
| Culoare                    | Grafite                      |

### Suplimentar

|                                 |                                                                           |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Montare dispozitiv              | Incastrat                                                                 |
| Finisare suprafata              | Lucios                                                                    |
| Marcaj                          | Simbol sonerie                                                            |
| Tip borne                       | Borna fara surub                                                          |
| Gama de puteri                  | 2300 W                                                                    |
| Structura cablu                 | Flexibil<br>Rigid                                                         |
| Lungime de dezizolare conductor | 13 mm                                                                     |
| Mod de fixare                   | Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm<br>Suruburi |
| Inaltime                        | 71 mm                                                                     |
| Latime                          | 71 mm                                                                     |
| Adancime                        | 37 mm                                                                     |
| Adancimea partii vizuale        | 12 mm                                                                     |
| Greutate neta                   | 0,0734 kg                                                                 |
| Segment de piata                | Cladiri comerciale mici<br>Rezidential                                    |

### Mediu

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Grad de protectie IP  | IP20          |
| Marca de conformitate | CE            |
| Certificari produs    | GOST-R        |
| Standarde             | SR EN 60669-1 |

### Unitati de ambalare

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare         | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                 | 4,000 cm |
| Latime prima forma de impachetare                   | 7,000 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                  | 7,000 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Greutate prima forma de impachetare                   | 58,500 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare  | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare          | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                  | 9,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                    | 18,500 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 27,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 662,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 120       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 8,593 kg  |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                             |
| Regulamentul REACH                     | <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>       |
| Fara metale grele toxice               | Da                                               |
| Fara mercur                            | Da                                               |
| Regulamentul RoHS China                | <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS | <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        | <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale  |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|