


Product data sheet

Characteristics

SDN5400160

Sedna, Priza Dubla de Difuzor, fara Rama
Aluminiu

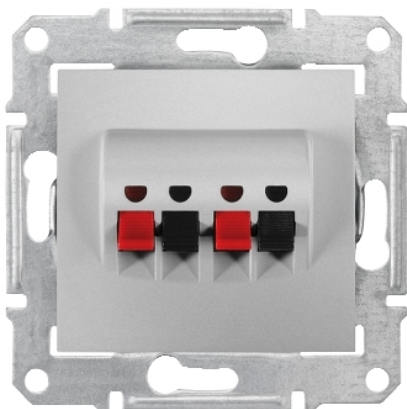

Principal

Gama	Sedna
Functie	Priza boxa
Forma de livrare	Fara rama
Tip borne	Borna fara surub

Suplimentar

Numar priza	2
Fixarea mecanismului	Suruburi si gheare
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 1,5 mm ²
Structura cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	7 mm
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Mod de fixare	Gheare, domeniul de lucru al deschiderii clestilor:51...70 mm Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	44,5 mm
Adancimea partii vizuale	24,7 mm
Greutate neta	0,0575 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	59,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm

Greutate a doua forma de impachetare	649,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,419 kg

Sustenabilitatea ofertei

Directiva RoHS UE	În curs de investigare
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------