


Технические данные  
продукта  
Характеристики

MGU6.008.25

Рамка горизонтальная, 4 места, хамелеон  
бежевый

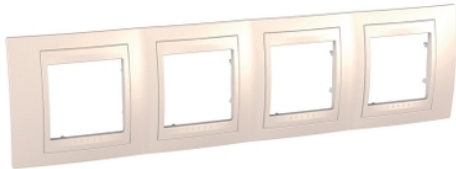

Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета накладки	Слоновая кость
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: промежуточная часть Сплав zamak: рамка ASA + PC: рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 мм
Ширина	303 мм
Глубина	14 мм
Расстояние между центрами	71 мм
Вес	0,066 кг
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Рынок жилья

Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Масло Жидкое мыло Спирт Жидкий стеклоочиститель Ацетон Бензин Аммиак Белизна Стойкий к УФ
Экологичность	Не содержит галогенов

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	<a href="#">Декларация REACH</a>
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS) <a href="#">Декларация EC RoHS</a>
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	<a href="#">Да</a>

---

Регламент RoHS Китая	<a href="#">Декларация RoHS Китая</a>
Экологическая отчетность	<a href="#">Экологический Профиль Продукта</a>

---

## Гарантия на оборудование

---

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---

---