


Gegevensblad product

Kenmerken

714202

WIBE - Ladderbaan KHZV - 400mm - L=6m -
Zinkpox RAL9010

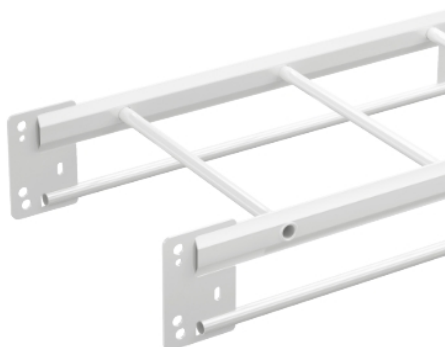

Hoofd

Range	Wibe
Product name	Wibe-kabelladders
Product or component type	Verstevigde kabelladder
Device short name	KHZV
Device application	Industriële toepassing

Complementair

Type zijprofiel	Gesloten profiel
Type sport	Rond
Montagezone	Binnenshuis Buitenshuis
Rung spacing	250 mm
Material with surface treatment	Staal, Met Zinkpox-coating wit
Corrosion class	C5-I
Height	150 mm
Width	400 mm
Lengte	6 m
Gewicht product	480 kg / 100 m

Omgeving

Mounting location	Gebied met een bijna permanent hoog vochtigheids- en luchtvervuilingsniveau tunnels en scheepswerf
Standards	IEC 61537

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15 cm
Package 1 Width	39,7 cm
Package 1 Length	610 cm
Package 1 Weight	28,8 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist