


# LV438028

## TM100D - Beveiliging - Thermisch/Magnetisch - 3P3d - Hulpelement NSX100-250 DC

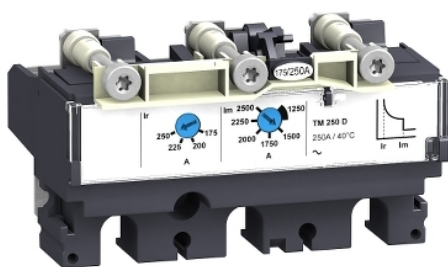

### Hoofd

Gamma	Compact
Productreeks	NSX100...250 DC
Type product of component	Trip unit
Naam uitschakeleenheid	TM-D
Technologie uitschakeleenheid	Thermisch-magnetisch
Bereik compatibiliteit	Compact NSX100 DC
Apparaattoepassing	Distributie
Beschrijving polen	3P
Beschrijving beveiligde polen	3t
Beschermfuncties uitschakeleenheid	LI
Type bescherming	Beveiliging thermische overbelasting Kortsluitbeveiliging (magnetisch)
Trip unit rated current	100 A bij 40 °C
Ue toegekende bedrijfsspanning	750 V DC
Netwerktype	DC

### Complementair

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Verstelbaar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Vast
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Vast
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	800 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Vast
Differentieelfunctie	Zonder

### Omgeving

Normen	IEC 60947-2
Product certificaten	ASTA LCIE KEMA ASEFA
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-25...70 °C
Omgevingstemperatuur voor opslag	-50...85 °C

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

## Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
EU-richtlijn RoHS	Voldoet <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>
Circulair Profiel	<a href="#">Informatie Over Einde Levensduur</a>
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------