


# Gegevensblad product

## Kenmerken

# NSYMPD16M6

Spacial SFM plain partial door - 800x600 mm - 16M

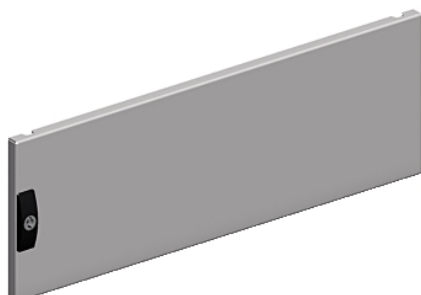

### Hoofd

Gamma	Spacial
Categorie toebehoren	Kasttoebehoren
Type product of component	Deurdeel
Application	Gecompartimenteerde applicatie
For enclosure nominal dimensions	B: 600 mm
Total number of 50 mm modules	16
Montagezone	Voorkant
Bereik compatibiliteit	Spacial SFM
Apparaatsamenstelling	1 deurdeel 2 scharnieren 1 5 mm dubbel staaftinsetstuk
Hoeveelheid per set	Set van 1

### Complementair

Materiaal	Staal
Kleur	Grijs (RAL 7035)
Oppervlakte afwerking	Epoxy-polyester&nbsp;poeder
Type slot	Slot 5 mm dubbele balk
Aantal sloten	1
Deurtype	Extern vol
Deuropening	Omkeerbaar (120 °)
Hoogte	Nominaal: 800 mm
Breedte	Nominaal: 600 mm

### Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	<a href="#">REACH-verklaring</a>
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) <a href="#">EU-verklaring RoHS</a>
Kwkvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	<a href="#">Ja</a>
RoHS-regulering China	<a href="#">RoHS-verklaring China</a>
Milieu Profiel	<a href="#">Milieuprofiel Van Het Product</a>

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.