


## Fiche produit

### Caractéristiques

# 03178

## Platine perforée cuvette, 9 modules, L = 250 mm

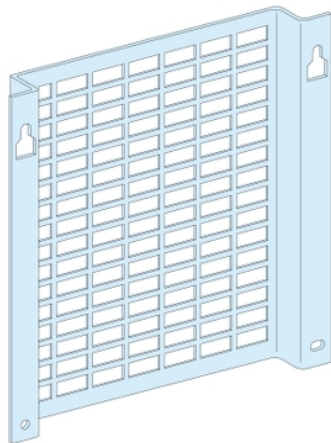

### Principales

Gamme de produits	Prisma G
Gamme	Prisma
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G conduit
Installation description	Gaine d'armoire - largeur 300 mm Gaine de coffret - largeur 300 mm
Type de châssis plein	Perforé encastré
Nombre de modules verticaux	9 module(s) dans 300 mm largegaine d'armoire 9 module(s) dans 300 mm largeGaine de coffret
Normes	NF EN 61439-2
Certifications du produit	ASEFA

### Complémentaires

Finition de la surface	Galvanisé
Largeur	300 mm
Hauteur	450 mm
Poids du produit	0,605 kg
Functional unit	300 mm Prisma G gaine d'armoire 9 12,5 mm 300 mm Prisma G Gaine de coffret 9 12,5 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	605 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21,4 cm
Longueur de l'emballage 1	45 cm
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	6
Poids de l'emballage 2	4,32 kg
Hauteur de l'emballage 2	20 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	34,56 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------