


Fiche produit

Caractéristiques

08232

Porte transparente 27 modules coffret et armoire

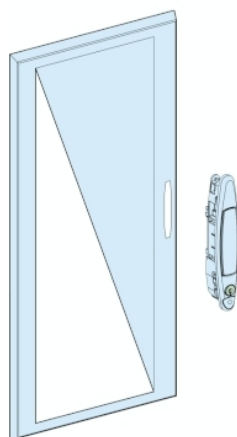

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produits	Prisma G
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma G boîtier
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément 3 charnière
Type of door	Transparent
Degré de protection IP	IP43 avec porte, auvent et joint IP43 IP30 sans porte IP40 avec porte IP41 avec porte et auvent

Complémentaires

Installation description	Wall-mounted enclosure - width 600 mm Armoire - largeur 600 mm Coffret d'extension - largeur 600 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Door opening angle	130 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	27
Matière du coffret	Poignée: polyamide Verre Plaque: feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	1380 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	33 mm
Poids du produit	9,86 kg
Matériau	Verre
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	CEI 61439-1 NF EN 61439-2
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés affiliées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10,05 kg
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	63,5 cm
Longueur de l'emballage 1	141,5 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------