


Fiche produit

Caractéristiques

08760

Prisma - panneau latéral - IP30 - P600mm - lot de 2

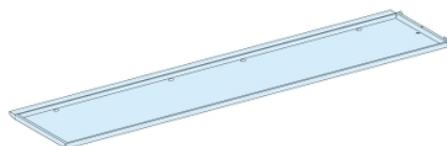

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Panneau latéral
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P boîtier
Description d'installation	Cellule, profondeur 600 mm

Complémentaires

Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Lisse Mat
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	600 mm
Hauteur	2000 mm
Poids du produit	25,24 kg
Quantité du lot	Lot de 2

Environnement

Degré de protection IP	IP30
------------------------	------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,000 cm
Largeur de l'emballage 1	66,500 cm
Longueur de l'emballage 1	205,000 cm
Poids de l'emballage 1	24,750 kg
Type d'emballage 2	PAL
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	100,000 cm
Largeur de l'emballage 2	204,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	252,400 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------