


Product data sheet

Characteristics

NSYBHS600

Suport Bare Orizontal De Pana La 3200 A 600 Mm

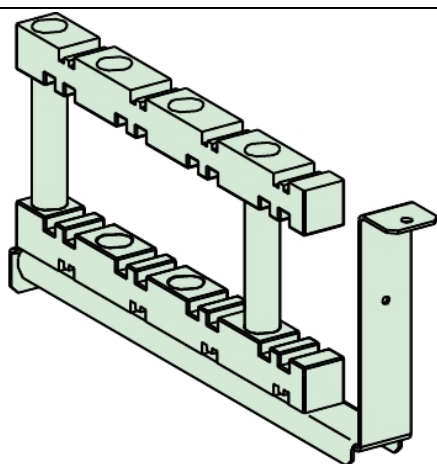

Principal

Gama	Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru bare
Tip produs sau componenta	Suport bara colectoare
Aplicatie	Multifunctional Aplicatie Prisma
Dimensiuni nominale dulap	-
Locul de montare	Asupra structurii dulapului
Suport de montare	Stalpi verticali
Pozitie bara colectoare	Orizantal
Compatibilitate gama	Spacial (Spacial SF) Linergy (Linergy LGYE) Linergy (Linergy BS) Spacial (Spacial SFP) Prisma (Prisma PH) Spacial (Spacial SFX)

Suplimentar

Conectare aparat din dulap	Linergy BS orizontal sistem de bare - fix
Compozitie dispozitiv	Elemente de fixare 1 metal support 2 insulating bar support
Cantitate pe set	Set de 1
Material	Bar support: plastic Metal support: otel
Mod de fixare	Cu element de fixare
Inaltime	59,25 mm
Latime	Centre de fixare 510 mm
Adancime	39 mm
[In] calibru	3200 A

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,0 cm
Latime prima forma de impachetare	12,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	51,5 cm
Greutate prima forma de impachetare	1,682 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a doua forma de impachetare	100
Inaltime a doua forma de impachetare	48,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	100,0 cm

Lungime a doua forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	170,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------