


Product data sheet

Characteristics

NSYBTE630TBT

Terminale De Jonctiune Cu Trei Poli. Sectiune
Cablu Jonctiune (Mm²) 35 La 120.

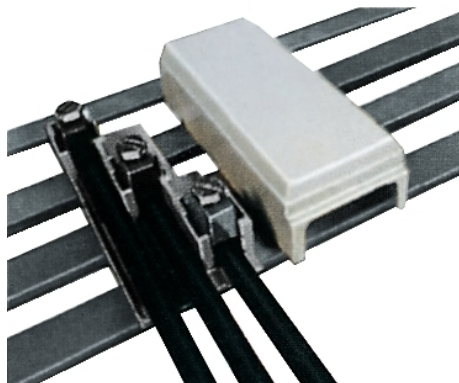

Principal

Gama	Spacial
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de conectare
Tip produs sau componenta	Bornă
Aplicatie a dispozitivului	Multifuncțional
Compatibilitate gama	Thalassa (Thalassa PLM) Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLA)
Compozitie dispozitiv	1 terminal

Suplimentar

Cantitate pe set	Set de 1
Conexiune electrica	Plate 5...10 mm thickness Clamp terminal for 1 cables
Capacitate conexiune de prindere	1 x 35...120 mm ²

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	20 cm
Latime prima forma de impachetare	8,1 cm
Lungime prima forma de impachetare	12 cm
Greutate prima forma de impachetare	540 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------