

Product data sheet

Characteristics

RGZE1S48M

Soclu Rgz, Contact Separat -5 A, 250 V,
Conector cu surub



Principal

Gama de produse	Harmony Electromechanical Relays
Tip produs sau componenta	Priza
Compatibilitate produs	Releu ambroabil RXG cu 2 C/O contact
Tip si compozitie contacte	2 C/O
[Ui] tensiunea nominala de izolatie	250 V

Suplimentar

[Uimp] tensiune de tinere la impuls	6 KV între bobină și contact with Izolatie marita 4 KV între poli with Izolatie de baza 4 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
[Ue] tensiune nominala de functionare	250 V conformitate cu IEC 300 V conformitate cu UL
Rigiditate dielectrică	5 KV între bobină și contact with Izolatie marita 3 KV între poli with Izolatie de baza 3 kV între terminale and sina DIN with Izolatie de baza
Aranjare borne de contact	Separat
Conexiuni - borne	Borne cu surub, 1 x 0.34...1 x 2.5 mm ² (AWG 22...AWG 14) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.34...2 x 1 mm ² (AWG 22...AWG 17) flexibil cu pini Borne cu surub, 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solid fara terminale de cablu Borne cu surub, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu
Tip surub	M3
Categorie de supratensiune	III
Grad de poluare	3

Mediu

Standarde	CSA C22.2 No 15 IEC 61984 UL 60947-1
Certificari produs	EAC[RETURN]UE[RETURN]CSA[RETURN]UL[RETURN]DNV-GL
Temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
Temperatura ambientala de functionare	-40...70 °C
Grad de protectie IP	IP20
Umiditate relativa	10...85 %

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,8 cm
Latime prima forma de impachetare	7,4 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,6 cm
Greutate prima forma de impachetare	41 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	8,7 cm
Latime a doua forma de impachetare	8,4 cm
Lungime a doua forma de impachetare	16,6 cm
Greutate a doua forma de impachetare	499 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare	180
Inaltime a treia forma de impachetare	30 cm
Latime a treia forma de impachetare	30 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	8,648 kg


Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Dimensions

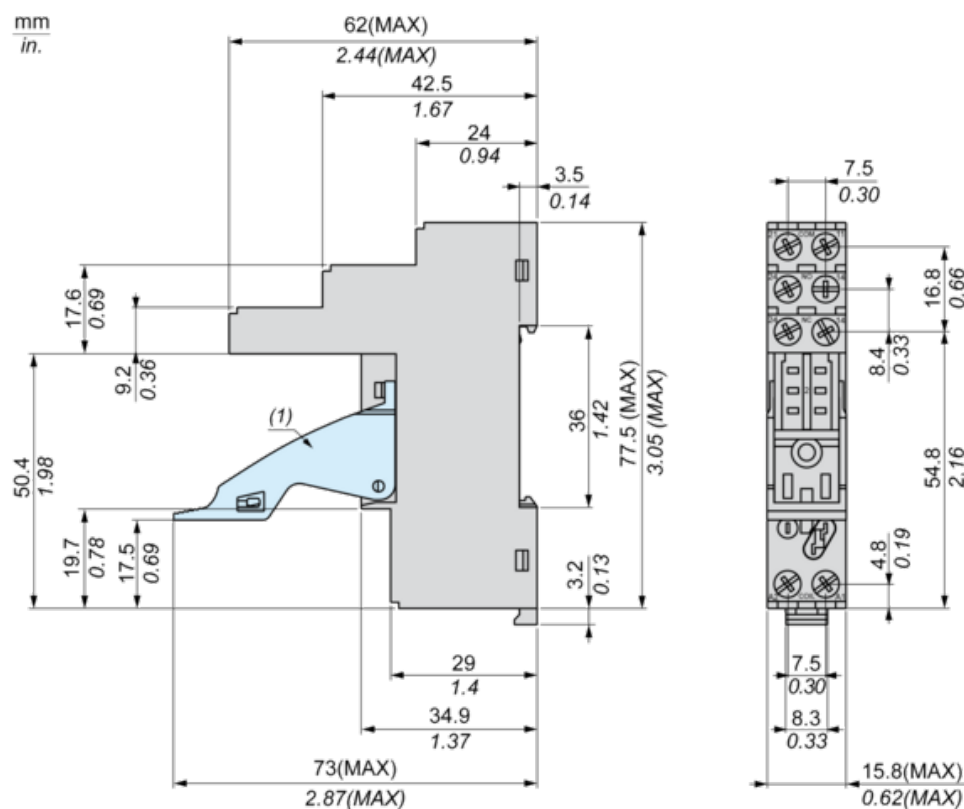

(1) Maintaining clamp

Wiring Diagram

