


Product data sheet

Characteristics

SDN6000160

Sedna, Termostat Camera, 10A fara Rama Aluminiu

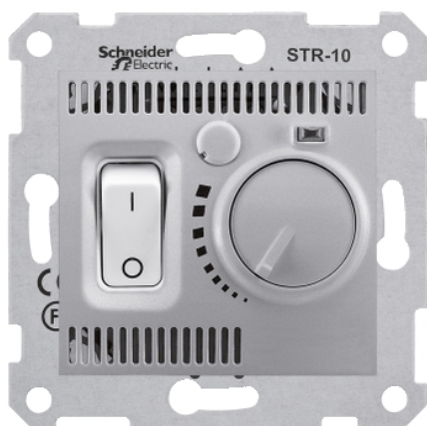

Principal

Gama	Sedna
Gama	Sedna
Funcție	Termostat
Aplicatie a dispozitivului	Camera
Forma de livrare	Mecanism cu suport de fixare
Echipament furnizat	Switch On-Off Room temperature sensor
Tip tehnologie	Electromecanic

Suplimentar

Culoare	Aluminium
Curent nominal	10 A la 230 V c.a. 50 Hz
Gama de puteri	2300 W
Tip de control	Controler electronic
Funcție disponibilă	Cu reducerea temperaturii
Precizie de masurare	1 °C
Capacitatea borna	1 cablu(ri) 2,5 mm²
Structura cablu	Flexibil Rigid
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Tip borne	Borne
Gama de setare a temperaturii	5...30 °C
Materialul partilor vizibile	Termoplastic stabilizat ABS-UV
Finisare suprafata	Lucios
Instalare	Incastrat
Mod de fixare	Suruburi
Inaltime	71 mm
Latime	71 mm
Adancime	39,8 mm
Adancimea partii vizuale	14,4 mm
Greutate neta	0,08669 kg

Mediu

Grad de protectie IP	IP20
Marca de conformitate	CE
Certificari produs	GOST-R
Standarde	EN 60730-2-9

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	4,500 cm
Latime prima forma de impachetare	7,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	88,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	9,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	991,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare	120
Inaltime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	12,335 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------