


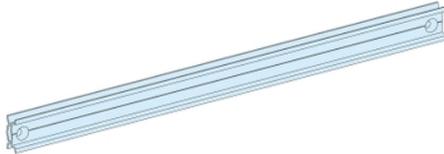

EAN Code: 3303430030041



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Schiene
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G
Schienentyp	Modular Rückseite
Installiertes Gerät	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: fixiert D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fixiert GV2 + D or K contactors <= 40 A - horizontal Installation TeSys: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 - horizontal Installation TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation
Beschreibung der Pole	9 4P: fixiert D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 9 3P: fixiert GV2 + D or K contactors <= 40 A horizontal Anlage 7 3P: fixiert GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65 horizontal Anlage 9 3P: fixiert TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl an vertikalen Modulen (50 mm)	4 Module: ATS01N103/106FT in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module: ATS01N103/106FT in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module: ATS01N103/106FT in 555 mm breitPaketgehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 3 Module: D or K contactors <= 40 A, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: GV2 + D or K contactors <= 40 A, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 7 Module: GV3Pxx1 + LC1D40 bis D65, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 5 Module: TeSys U, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitbodenstehendes Gehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 600 mm breitwandmontiertes Gehäuse 4 Module: TeSys U, direkt in 555 mm breitPaketgehäuse
9-mm-Raster	48
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	35 mm
Breite	465 mm
Tiefe	16 mm
Produktgewicht	0,16 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Farbe	Natur
Material	Metall

Montage

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,5 cm
VPE 1 Breite	3,5 cm
VPE 1 Länge	47 cm
VPE 1 Gewicht	160 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------