




EAN Code: 3303430038047

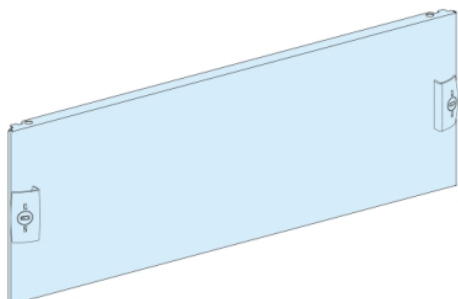

Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G Prisma P
Produkt- oder Komponententyp	Blende
Zubehör / Teilekategorie	Installationszubehör
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse Prisma Prisma P Schaltfeld
Typ der Frontplatte	Einfach
Installiertes Gerät	TeSys: fixiert TeSys U - horizontal Installation Altistart: ATS01N103/106FT Phaseo: NS/NS-Transformator Enerlin'X: FDM128
Beschreibung Pole	9 3P: modulare Schiene Träger: TeSys U horizontal Anlage

Zusatzmerkmale

Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Gehäuse - Breite 650 mm Tiefe 400 mm Paketgehäuse - Breite 555 mm
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	4
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	ASEFA
Material	Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Höhe	200 mm
Breite	500 mm
Produktgewicht	0,86 kg
Menge pro Satz	Satz à 1
Funktionseinheit	600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 9 direkt 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 9 direkt 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse TeSys TeSys U fixiert horizontal 3P 9 direkt 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Altistart ATS01N103/106FT 19 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Altistart ATS01N103/106FT 19 4 600 mm Prisma G bodenstehendes Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4 600 mm Prisma G wandmontiertes Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Phaseo NS/NS-Transformator 4 650 mm 400 mm Prisma P Gehäuse Enerlin'X FDM128 4 4

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,000 cm
VPE 1 Breite	20,000 cm
VPE 1 Länge	50,000 cm
VPE 1 Gewicht	828,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	16,800 cm
VPE 2 Breite	22,500 cm
VPE 2 Länge	52,500 cm
VPE 2 Gewicht	8,480 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	360
VPE 3 Höhe	104,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	317,280 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übelerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------