

Gegevensblad product


Kenmerken

AZ5DE0101

Draadbusjes - Dubbel - 2x1mm² - Type: Middel
- 1000 stuks - Rood - NF



EAN Code: 3389110118681

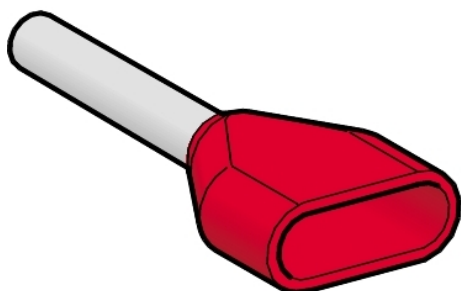

Hoofd

Range of product	Linergy
Product or component type	Kabeleinde
Afmeting draadbusje	Medium
Standards	NF C 63-023
Type of packing	Individuele zak
Quantity per set	Set van 1000
Cable cross section	1 mm ²

Complementair

Cable end type	Twee geleiders
Bijkomende informatie	Zonder etikethouder
Colour	Rood
Kraag materiaal	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform aan ISO 1337
Number of cables	2
Kaliber AWG	AWG 18
Grootte schuine kant	Ø 3,4 x 5,4 mm
Diameter buis	2,05 mm
Lengte	15 mm
Lengte buis	8 mm
Net weight	0,13 kg

Omgeving

Product certifications	cCSAus
Ambient air temperature for operation	-20...105 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,400 cm
Package 1 Width	0,400 cm
Package 1 Length	1,400 cm
Package 1 Weight	0,100 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	1000
Package 2 Height	5,000 cm
Package 2 Width	9,000 cm
Package 2 Length	13,000 cm

Package 2 Weight	157,000 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	30000
Package 3 Height	15,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	5,077 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------