


Product data sheet

Characteristics

SDN4101168

Sedna πρίζα τηλεφώνου RJ11 μονή Τιτάνιο

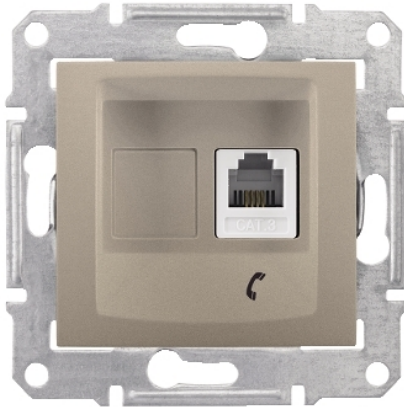

Κύρια

Σειρά	Sedna
Function	Πρίζα τηλεφώνου
Delivery form	Χωρίς πλαίσιο
Telephone connector type	1 x RJ11
Cover plate color	Τιτάνιο

Συμπληρωματικό

Wire structure	Εύκαμπτο Άκαμπτο
Kind of terminals	Ακροδέκτες βίδας
Material of visible parts	Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας	Glossy
Installation	Χωνευτό
Τρόπος στήριξης	Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 55...73 mm Βίδες
Ύψος	71 mm
Πλάτος	71 mm
Βάθος	36 mm
Depth of visual part	14,5 mm
Βάρος προϊόντος	0,0529 kg

Περιβάλλον





Βαθμός προστασίας IP	IP20
----------------------	------

Μονάδες συσκευασίας

Τύπος συσκευασίας 1	PCE
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1	1
Βάρος συσκευασίας 1	53,25 g
Ύψος συσκευασίας 1	4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1	7 cm
Μήκος συσκευασίας 1	7 cm
Τύπος συσκευασίας 2	BB1
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2	10
Βάρος συσκευασίας 2	605,18 g
Ύψος συσκευασίας 2	9,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2	18,5 cm
Μήκος συσκευασίας 2	27,5 cm
Τύπος συσκευασίας 3	S04
Αριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3	120

Βάρος συσκευασίας 2	7,793 kg
Υψος συσκευασίας 3	30 cm
Πλάτος συσκευασίας 3	40 cm
Μήκος συσκευασίας 3	60 cm

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Χωρίς SVHC κατά REACH	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
ΑΗΗΕ	Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------