


Gegevensblad product

Kenmerken

9001KR5R05H6

rode noodstop Ø 30 - vuistslagkop Ø 57

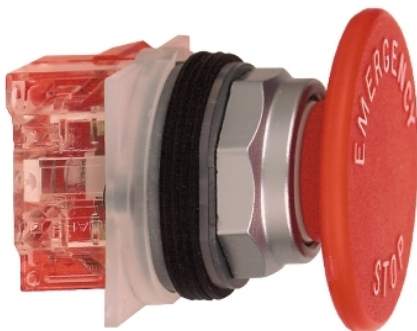

Hoofdkenmerken

Productgamma	Harmony 9001K
Type product of component	Drukknop
Korte naam apparaat	K
Extra informatie operator	Insteekbaar kunststof

Complementaire kenmerken

Materiaal kraag	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Lichtbron	Zonder
Voeding lichtblok	Zonder voeding
Type en samenstelling contact	1 NC
le toegekende bedrijfstrom	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Werking contacten	Standaard
Presentatie product	Compleet product
Kap/operator of lenskleur	Rood
Profiel operator	Mushroom Ø 57 mm
Type operator	Terugverend
Formaat	30 mm

Omgeving

Productcertificeringen	NEMA[RETURN]UL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 klasse 3211 03[RETURN]CE
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,699 cm
Package 1 Width	5,7 cm
Package 1 Length	9,299 cm
Package 1 Weight	145,15 g

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu-informatie	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------