


Gegevensblad product

Kenmerken

AZ5DE015

geïsoleerd einde dubbele kabel - middellang -
1,5 mm² - zwart

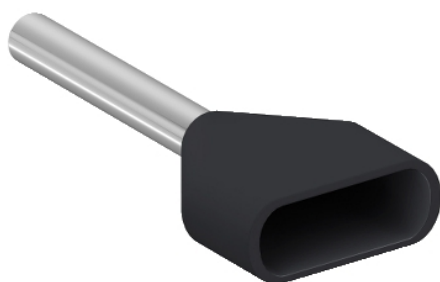

Hoofdkenmerken

Productgamma	Linergy
Type product of component	Uiteinde van de kabel
Afmeting draadbusje	Medium
Normen	NF C 63-023
Type verpakking	Dispenserpack
Hoeveelheid per set	5 sets van 100
Dwarsdoorsnede kabel	1,5 mm ²

Complementaire kenmerken

Type draadbusje	Twee geleiders
Bijkomende informatie	Zonder etikethouder
Kleur	Zwart
Materiaal kraag	Halogeenvrij kunststof
Buismateriaal	Koper conform ISO 1337
Aantal kabels	2
AWG kaliber	AWG 16
Grootte schuine kant	Ø 3,6 x 6,6 mm
Diameter buis	2,5 mm
Lengte	15 mm
Lengte buis	8 mm
Nettogewicht	0,155 kg

Omgeving

Productcertificeringen	cCSAus
Omgevingstemperatuur bij werking	-20...105 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,500 cm
Package 1 Width	0,800 cm
Package 1 Length	1,600 cm
Package 1 Weight	0,300 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	500
Package 2 Height	13,000 cm
Package 2 Width	7,000 cm
Package 2 Length	12,500 cm
Package 2 Weight	151,000 g

Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	20000
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	40,000 cm
Package 3 Length	60,000 cm
Package 3 Weight	7,164 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------