


Fiche produit

Caractéristiques

XAPM4506

boîte à boutons vide - XAP-M - métallique - 6 perçages horizontaux

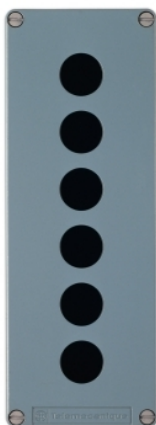

Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Type de produit ou de composant	Poste de commande vide moulé sous pression
Nom abrégé d'appareil	XAPM
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	80 x 220 mm
Profondeur utilisable	74,5 mm
Nombre de découpes	6 découpes
Couleur de la base du boîtier	Bleu
Couleur du capot	Blue
Matière	Alliage de zinc
Entrée de câble	1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 18 mm
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 conforming to IEC 60529 IP69 conforme à NF C 20-010 IP69K

Complémentaires

Nombre de rangs verticaux	1
Poids du produit	1,38 kg

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe I conforme à IEC 60536 Classe I conforme à NF C 20-030

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unités dans l'emballage	1
Poids de la boîte (livres)	1,558 kg
Hauteur de l'emballage 1	8,8 cm
Largeur de l'emballage 1	13 cm
Longueur de l'emballage 1	23,3 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	7
Poids de l'emballage 2	11,494 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	56
Poids de l'emballage 3	101,452 kg
Hauteur de l'emballage 3	80 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------