


Fiche produit

Caractéristiques

ZB2BY2906

étiquette - 30 x 40 mm - noir - gauche ou descente, PV-GV

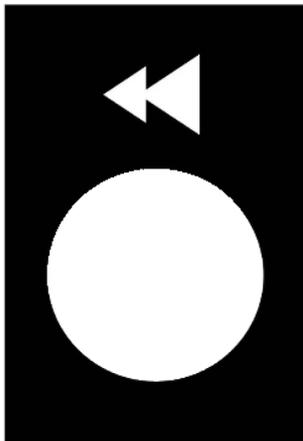

Principales

Type de produit ou de composant	Légende marquée
Type d'accessoire / élément séparé	Légende
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire de marquage

Complémentaires

Marquage	Blanc left, slow-fast sur noir arrière-plan (montage vertical) Blanc lower, slow-fast sur noir arrière-plan (montage horizontal)
Langue	Anglais
Normes	NF E 52-124
Poids du produit	0,001 kg
Accessoire/destination élément séparé	Poste de commande suspendu pour circuit de commande Poste de commande suspendu pour circuit de puissance
Compatibilité produit	XACA XACB XACM
Taille de l'étiquette	30 x 40 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	0,1 cm
Largeur de l'emballage 1	3 cm
Longueur de l'emballage 1	4 cm
Poids de l'emballage 1	0,001 kg
Type d'emballage 2	BAG
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	1 cm
Largeur de l'emballage 2	7 cm
Longueur de l'emballage 2	7 cm
Poids de l'emballage 2	9 g
Type d'emballage 3	BB1
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	1,3 cm
Largeur de l'emballage 3	12,3 cm
Longueur de l'emballage 3	18,5 cm
Poids de l'emballage 3	200 g

Caractéristiques environnementales

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------