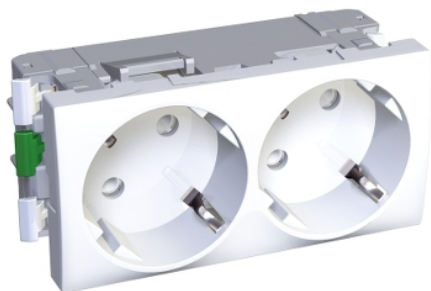


Termékadatlap
Jellemzők

ALB44252

ALTIRA 2x2P+F csatlakozóaljzat 45°,
polárfehér

Fő jellemzők

Termékcsalád	Altira
Termék vagy alkatrész típusa	Csatlakozóaljzat
Termékcsalád kompatibilitása	OptiLine 50 rögzítőkeret OptiLine 70 Altira adapterrel rögzítőkeret
Készülék bemutatása	Mechanizmus
Csatlakozóaljzatok száma	2 x 2P + F, német
Aljzat szabványának leírása	Oldalsó földcsatlakozás
További információk a csatlakozóaljzatról	Biztonsági zsaluval
Szín	Fedlap: polárfehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Termék rendeltetési helye	Rögzítőkeretek
Termékcsalád kompatibilitása	OptiLine 50 OptiLine 70 Altira adapterrel
Földelés pozíciója	45°-ban elforgatott
Névleges áram	16 A -250 V AC 50/60 Hz
Modulok száma	4 modul
Rögzítési mód	Rápatintható
Csatlakozások - bekötési pontok	Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás	4 x 1,5 mm ² esetén merev vezeték(ek) 4 x 1,5 mm ² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag	PC: betét fedlap
Felületkezelés	Kezeletlen
Felületkezelés	Szatén
Termék kompatibilitása	Altira rögzítőkeret
Szabványok	NF C 61-316 EN 60529-91 + E:93 EN 62262 IEC 60884-1
Magasság	45 mm
Szélesség	90 mm
Mélység	39 mm
Nettó súly	0,087 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez	5...50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-15...60 °C
IK védettségi fok	IK03
IP védettségi fok	IP20
Környezeti jellemző	Ablaktisztító folyadék Olaj Hidrogén peroxid (H2O2) Benzin Fehérítő UV-álló Folyékony szappan Aceton Alkohol

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,5 cm
1. csomag szélessége	4,5 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	90,5 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet	 Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------