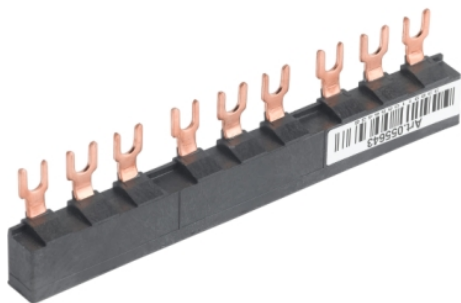


Termékadatlap
JellemzőkGV2G345
Fésűssín, 3db 45mm-es leágazás

Fő jellemzők

Termékcsalád	Linergy
Termék neve	FT
Készülék rövid neve	GV2K
Termék vagy alkatrész típusa	Fésűs gyűjtősín
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Csatlakozó tartozék
Pólusok megnevezése	3P
Tartománykompatibilitás	TeSys GV3 TeSys K60 TeSys UA
Leágazódobozok száma	3
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	63 A
Csatlakozási távolság	45 mm

Kiegészítő jellemzők

Szerelési hely	Terminálon
[Ui] névleges szigetelési feszültség	690 V
Hosszúság	134 mm
Nettó súly	0,058 kg

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1 cm
1. csomag szélessége	3,5 cm
1. csomag hossza	13,5 cm
1. csomag súlya	58 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	80
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,73 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	2560
3. csomag magassága	77 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	164,18 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémektől mentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------