


Product data sheet

Characteristics

MGU6.004.876

Unica Plus, Rama de Acoperire, 4 M, 2 Porti
Orizontale, Liliachiu/Alb

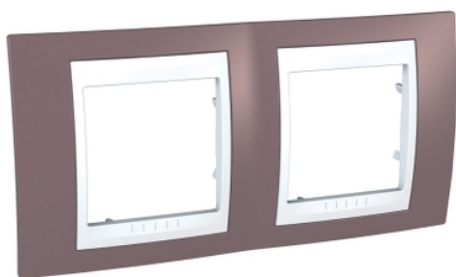

Principal

Gama	Unica
Domeniu de utilizare al dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de porti	2 porti orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Mov
Culoare decoratiune	Alb

Suplimentar

Material	ASA + PC ramă decorativă ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) rama de capac
Standarde	EN 60669-1
Înălțime	80 mm
Latime	161 mm
Adâncime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate netă	0,035 kg
Segment de piață	Rezidențial

Mediu

Grad de protecție IK	IK01
Grad de protecție IP	IP20
Caracteristica de mediu	Ulei Benzină Săpun lichid Acetonă Rezistent UV Decolorant Fluid de curățare a geamurilor

Unitati de ambalare

Tip unitate a formei de împachetare 1	PCE
Număr de produse în pachet	1
Greutate colet(Lbs)	35,0 g
Înălțimea formei de împachetare 1	1,5 cm
Latimea formei de împachetare 1	8 cm
Lungimea formei de împachetare 1	16 cm
Tip unitate a formei de împachetare 2	S02
Numar de unitati in forma de împachetare 2	40
Greutatea formei de împachetare 2	2,07 kg
Înălțimea formei de împachetare 2	15 cm
Latimea formei de împachetare 2	30 cm

Lungimea formei de impachetare 2	40 cm
Tip unitate a formei de impachetare 3	BB1
Numar de unitati in forma de impachetare 3	5
Greutatea formei de impachetare 3	231,4 g
Inaltimea formei de impachetare 3	6,5 cm
Latimea formei de impachetare 3	12,5 cm
Lungimea formei de impachetare 3	18,5 cm

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------