


Product data sheet

Characteristics

MGU6.004.877

Unica Plus, Rama de Acoperire, 4 M, 2 Porti
Orizontale, Gri Ardezie/Alb

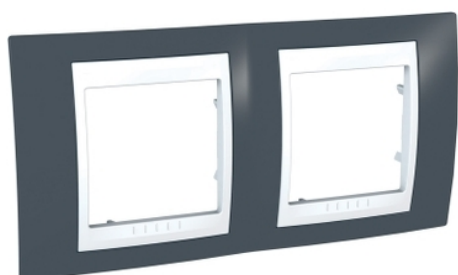

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Plus
Numar de porti	2 posturi orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Gri ardezie
Culoare decoratiune	Alb

Suplimentar

Material	ASA + PC: ramă decorativă ASA + PC: parte intermediară ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	161 mm
Adancime	14 mm
Distanța între centre	71 mm
Greutate neta	0,035 kg
Segment de piață	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Alcool Benzina Decolorant Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Ulei Sapun lichid Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	35,800 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1

Numar unitati in a doua forma de impachetare	5
Inaltime a doua forma de impachetare	6,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	231,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	40
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,074 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------