


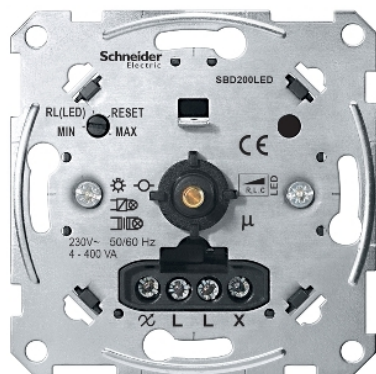

Hoofd

Range	Merten
Product or component type	Dimmer
Product presentatie	Mechanisme met bevestigingsframe

Complementair

Device application	Lichtregeling
Montage apparaat	Verzonken
Bevestigingsmethode	Met schroeven en klauwen
Functie schakelaar	Met AAN-/UIT-functie
Bediening dimmer	Druktype draaiknop
Dimmertype	Universeel
Type last	Resistief: 4...400 W Capacitief: 4...200 VA Inductief: 4...40 VA
Ue toegekende bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Ambient air temperature for operation	-5...35 °C
IP-beschermingsgraad	IP20
Height	74 mm
Width	74 mm
Depth	47 mm
Inbouwdiepte	29 mm
Net weight	0,09 kg
Standards	EN 61000-6-3 EN 60669-2-1

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,800 cm
Package 1 Width	8,500 cm
Package 1 Length	9,100 cm
Package 1 Weight	108,000 g
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	20,000 cm
Package 2 Width	30,800 cm
Package 2 Length	40,200 cm
Package 2 Weight	4,746 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.