


Технические данные продукта

Характеристики

4511206

Лоток проволочный 60X60 (3М) оцинкованный EZ

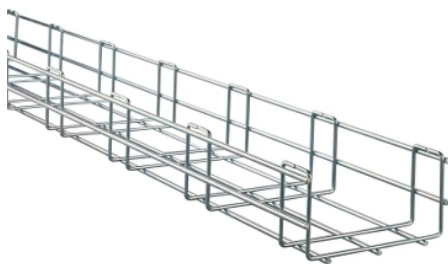

Основные характеристики

Серия	Performa
Тип продукта	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	24 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория	C1
Осевой диаметр провода	3,9 мм ²
Поперечный диаметр провода	3,9 мм ²
Сечение кабеля	2666 мм ²
Стандарты	EN 50102 EN 12329 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Ширина	3 m
Высота	65 mm
Ширина	60 mm
Совместимость по высоте	60 mm
Совместимость по ширине	60 mm
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	-40...120 °C
Степень ударостойкости IK	IK10

Тип упаковки

Package 1 Weight	0,630 кг
Package 1 Height	6,000 cm
Package 1 Width	6,000 cm
Package 1 Length	300,000 cm

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива ЕС RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия ЕС RoHS) Декларация ЕС RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Информация об исключениях по регламенту RoHS	Да
Регламент RoHS Китая	Декларация RoHS Китая
Экологическая отчетность	Экологический Профиль Продукта

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---