


Технические данные продукта

Характеристики

5197565

UFB-IG 110-150MM-КОРОБКА ПОД ЗАЛИВКУ

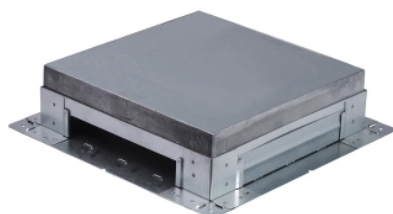

Основные характеристики

Серия	Thorsman
Наименование продукта	Thorsman UFB
Тип продукта	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Квадратный
Режим фиксации	Литой
Материал	Сталь (оцинкованный) Алюминий
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Рабочая температура окружающей среды	-20...60 °C
Степень защиты IP	IP20
Ширина	455 mm
Высота	140 mm
Ширина	455 mm

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,8 cm
Package 1 Width	47,8 cm
Package 1 Length	46,4 cm
Package 1 Weight	7,24 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	11
Package 2 Height	74,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	126,24 kg

Экологичность предложения

Директива EC RoHS	Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---