


Planilha de Produto

Características

03177

RECESSED SLOTTED M.PLATE W300 6M

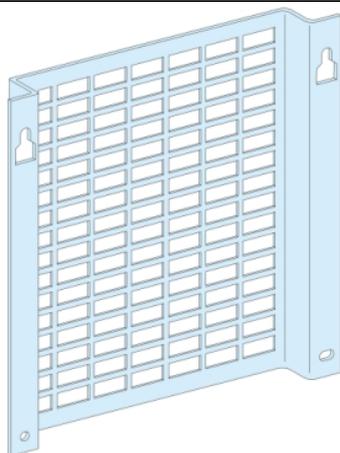

Principal

Alcance	Prisma
Gama de produtos	Prisma G
Tipo de produto ou componente	Placa de montagem
Acessório / categoria de peça separada	Acessório de instalação
Compatibilidade gama	Prisma Prisma G conduta
Installation description	Calha de armário de fixação ao solo - largura 300 mm Calha para armário de montagem mural - largura 300 mm
Descrição da placa de montagem	Rebaixado com ranhuras
Número de módulos verticais (50 mm)	6 módulo(s) em 300 mm calha de armário de fixação ao solo 6 módulo(s) em 300 mm calha para armário de montagem mural
Normas	IEC 61439-2
Certificações de produtos	ASEFA

Complementar

Acabamento de superfície	Galvanizado
Largura	300 mm
Altura	300 mm
Peso líquido	0,44 kg
Functional unit	300 mm Prisma G calha de armário de fixação ao solo 6 12,5 mm 300 mm Prisma G calha para armário de montagem mural 6 12,5 mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 cm
Package 1 Width	21,5 cm
Package 1 Length	30 cm
Package 1 Weight	440 g

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim

Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto com componentes de plástico sem halogéneo

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------
