


Karta danych technicznych produktu

Parametry

KSA400FA4

Canalis - adapter dla KS starego typu- 400 A

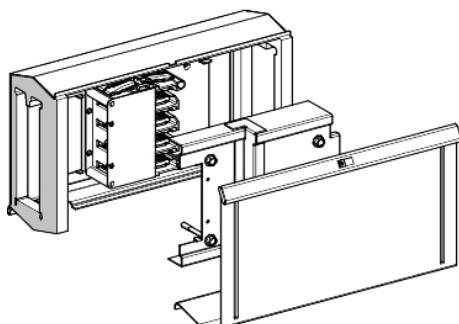

Parametry podstawowe

Gama produktów	Canalis
Nazwa produktu	KS
Typ produktu lub komponentu	Adapter
Zgodność produktu	KS
Znamionowy prąd pracy [Ie]	400 A
Kolor	Biały (RAL 9001)

Parametry uzupełniające

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Dostosowanie
Zastosowanie urządzenia	Dostosuj starą ofertę
Miejsce montażu	Między kanałami kablowymi
Sposób montażu	Przez wkręty
Podstawa montażowa	Szyna zbiorcza
Polaryzacja szyny zbiorczej	3L + N + PE
Szerokość	324 mm
Głębokość	95 mm
Wysokość	188,5 mm
Materiał korpusu	Plastikowy
Masa produktu	2,9 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP55 zgodnie z IEC 60529
Normy	IEC 61439-6 IEC 60439-2

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	10,600 cm
Szerokość opakowania 1	19,000 cm
Długość opakowania 1	32,400 cm
Waga opakowania 1	4,650 kg
Jednostka miary opakowania 2	PAL
Ilość jednostek w opakowaniu 2	20
Wysokość opakowania 2	75,000 cm
Szerokość opakowania 2	62,000 cm
Długość opakowania 2	92,000 cm
Waga opakowania 2	138,000 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	 Deklaracja REACH
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny  Europejska Deklaracja RoHS
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	 Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	 Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	 Środowiskowy Profil Produktu
Kulistość – profil	Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem
WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Zawiera halogeny	Produkt bez halogenów

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------