


Gegevensblad product

Kenmerken

MTN663529

KNX Voeding REG - AC 24 V/1 A - Lichtgrijs

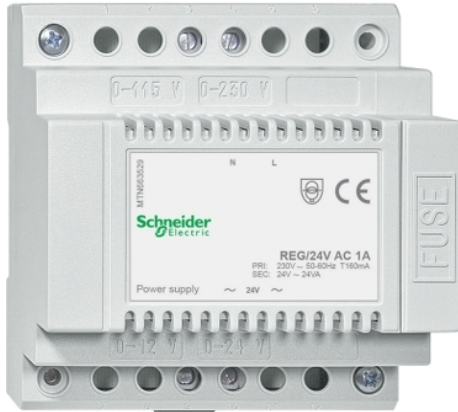

Hoofd

Range of product	KNX
Product or component type	Voeding
Network type	AC

Complementair

Gebruiksvoorwaarde	Ander apparaat KNX-apparaat
Mounting support	DIN-rail
Nominaal operationeel vermogen in W	24 W
Us nominale voedingsspanning	207...253 V AC 50/60 Hz
Uitgangsstroom	1 A
Uitgangsspanning	24 V
Connections - terminals	Schroefklemmen
Height	66,5 Mm 93 mm
Width	87,5 mm
Depth	66,5 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
----------------------	------

Packing Units

Type verpakking 1	PCE
Aantal gebruikseenheden in verpakking 1	1
Gewicht verpakking 1	795 g
Hoogte verpakking 1	8 cm
Breedte verpakking 1	12,4 cm
Lengte verpakking 1	15,8 cm
Type verpakking 2	S03
Aantal gebruikseenheden in verpakking 2	10
Gewicht verpakking 2	8,41 kg
Hoogte verpakking 2	30 cm
Breedte verpakking 2	30 cm
Lengte verpakking 2	40 cm

Offer Sustainability

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur

Contractual warranty

Garantie	18 months
----------	-----------