


Gegevensblad product Kenmerken

MTN670802

KNX Drukknop interface - 2-voudig plus - Polarwit

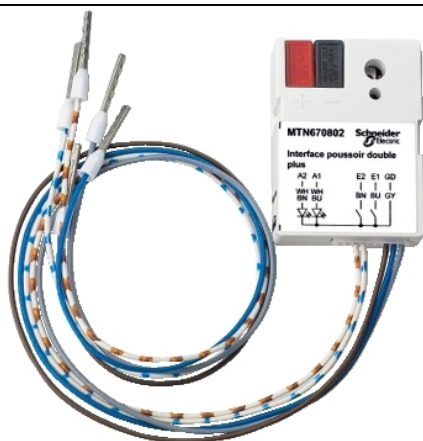

Hoofd

Product or component type	Drukknopinterface
Type bus	KNX
Uitgangstype	Signaalspanning leveren

Complementair

Market segment	Residentieel Klein commercieel
Range of product	KNX
IP-beschermingsgraad	IP20
Bedradingsapparaat monteren	Verzonken
Aantal ingangen	2
Ingangstype	Binair

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,400 cm
Package 1 Width	7,300 cm
Package 1 Length	7,500 cm
Package 1 Weight	28,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	150
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,614 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------