


## Product data sheet

### Characteristics

## DZ5CA502

Pini Simpli Pentru Cablare- Mediu - 50 Mm<sup>2</sup> - Albastru

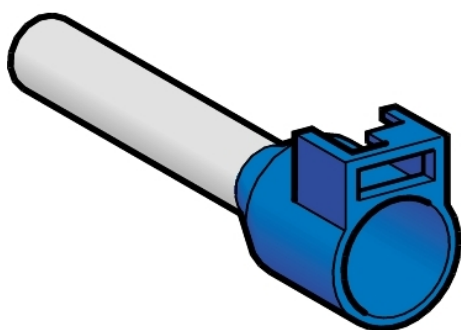

### Principal

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Gama de produse           | Linery             |
| Tip produs sau componenta | Capat cablu        |
| Dimensiune capat cablu    | Mediu              |
| Standarde                 | NF C 63-023        |
| Tip de ambalaj            | Punga              |
| Cantitate pe set          | Set de 20          |
| Sectiune cablu            | 50 mm <sup>2</sup> |

### Suplimentar

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tip capat cablu         | Un singur conductor            |
| Informatii suplimentare | Pentru steguleț înclchetabil   |
| Culoare                 | Albastru                       |
| Material rama           | Plastic fara halogenuri        |
| Material tub            | Cupru conformitate cu ISO 1337 |
| Numar de cabluri        | 1                              |
| Calibru AWG             | AWG 1/0                        |
| Dimensiune rama         | Ø 16 mm                        |
| Diametru tub            | 11 mm                          |
| Lungime                 | 36 mm                          |
| Lungime tub             | 20 mm                          |
| CAD adancime globala    | 36 mm                          |
| Greutate neta           | 0,06 kg                        |

### Mediu

|                                       |              |
|---------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambientala de functionare | -20...105 °C |
|---------------------------------------|--------------|

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 0,400 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 0,400 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 1,400 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 3,000 g   |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 20        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 4,000 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 6,000 cm  |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 13,000 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 63,000 g  |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S04       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 2000      |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 30,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 40,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 60,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 7,120 kg  |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                                                             |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                                                               |
| Conform REACH fara SVHC                | Da                                                                                                                                                                               |
| Directiva RoHS UE                      | Conform  <a href="#">Declaratia RoHS UE</a>                                                     |
| Fara metale grele toxice               | Da                                                                                                                                                                               |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                                                               |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>                                                          |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  Da                                                                                             |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                                                                  |
| WEEE                                   | În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere. |
| Fara PVC                               | Da                                                                                                                                                                               |
| Prezenta halogen                       | Produs cu piese din plastic fara halogen                                                                                                                                         |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|