


Product data sheet

Characteristics

MGU4.008.25

Unica Colors, Rama de Acoperire, 8 M, 4 Porti Oriz., Ivory

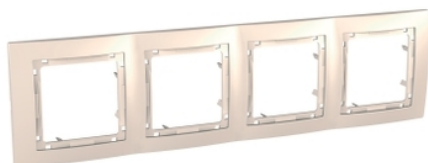

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Colors
Numar de porti	4 posturi orizontale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru	Fildeş
Culoare decoratiune	Fildeş

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa ASA + PC: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	80 mm
Latime	298 mm
Adancime	14 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,043 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Rezistent UV Sapun lichid Ulei Fluid de curatare a geamurilor Acetona Alcool Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	30,000 cm
Greutate prima forma de impachetare	43,400 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	5

Înălțime a doua forma de împachetare	7,000 cm
Latime a doua forma de împachetare	9,000 cm
Lungime a doua forma de împachetare	32,000 cm
Greutate a doua forma de împachetare	282,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de împachetare	S03
Numar unitati in a treia forma de împachetare	45
Înălțime a treia forma de împachetare	30,000 cm
Latime a treia forma de împachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de împachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de împachetare	2,980 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------