


## Product data sheet

### Characteristics

# MGU6.002.865

Unica Plus, Rama de Acoperire, 2 M, 1 Poarta, Gri Ceata/Alb

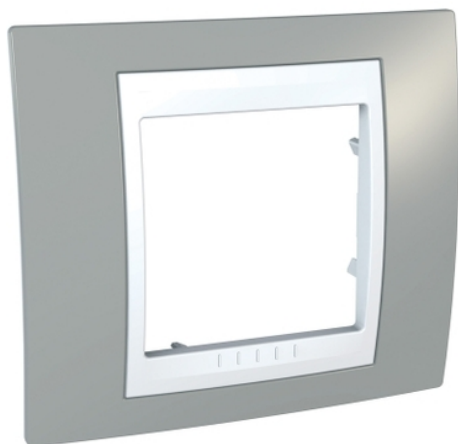

### Principal

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gama                         | Unica           |
| Aplicatie a dispozitivului   | Montare         |
| Tip produs sau componenta    | Rama decorativa |
| Denumire                     | Unica Plus      |
| Numar de porti               | 1 post          |
| Mod de fixare                | Clipsare        |
| Tenta de culoare cadru capac | Gri ceșos       |
| Culoare decoratiune          | Alb             |

### Suplimentar

|                  |                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material         | ASA + PC: ramă decorativă<br>ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa |
| Standarde        | EN 60669-1                                                                             |
| Inaltime         | 80 mm                                                                                  |
| Latime           | 90 mm                                                                                  |
| Adancime         | 14 mm                                                                                  |
| Greutate neta    | 0,022 kg                                                                               |
| Segment de piata | Rezidential                                                                            |

### Mediu

|                         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                       |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                       |
| Caracteristica de mediu | Sapun lichid<br>Benzina<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Rezistent UV<br>Ulei<br>Decolorant<br>Acetona |

### Unitati de ambalare

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE       |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1         |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,500 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 8,000 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 9,000 cm  |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 20,000 g  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1       |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 10        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 6,500 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 12,500 cm |

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 18,500 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 254,000 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02       |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 80        |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15,000 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30,000 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40,000 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 2,267 kg  |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                          |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                 |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                    |

### Garanție contractuală

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 luni |
|----------|---------|