


Product data sheet

Characteristics

MGU68.008.7A1

Rama Cvadrupla Aluminiu Slefuit

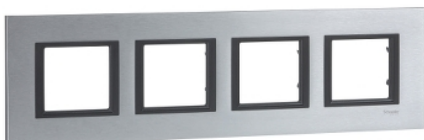

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Class
Numar de porti	4 posturi orizontale 4 posturi verticale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Aluminiu mar

Suplimentar

Material	Aluminiu: rama decorativa ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	93 mm
Latime	315 mm
Adancime	11 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,362 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Ulei Acetona Alcool Fluid de curatare a geamurilor Rezistent UV Decolorant Benzina

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------