


Product data sheet

Characteristics

MGU68.008.7A2

Rama Cvadrupla Aluminiu Mar

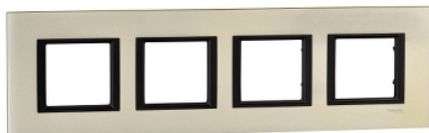

Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Class
Numar de porti	4 posturi orizontale 4 posturi verticale
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Aluminiu mar

Suplimentar

Material	Aluminiu: rama decorativa ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	93 mm
Latime	315 mm
Adancime	11 mm
Distanta intre centre	71 mm
Greutate neta	0,353 kg
Segment de piata	Cladiri comerciale mici Rezidential

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Fluid de curatare a geamurilor Benzina Decolorant Alcool Sapun lichid Acetona Ulei Rezistent UV

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,6 cm
Latime prima forma de impachetare	11,7 cm
Lungime prima forma de impachetare	35 cm
Greutate prima forma de impachetare	384 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------