


Product data sheet

Characteristics

NSYCPT50

Tub Ondulat Pentru Canal Cablu - Ø50 Mm.
Livrare: 25M

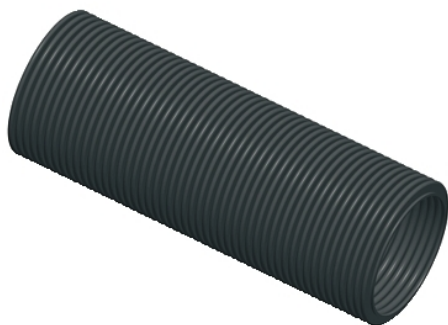

Principal

Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii pentru gestionarea cablurilor
Tip produs sau componenta	Presetupă
Compatibilitate gama	Thalassa (Thalassa PLS) Thalassa (Thalassa PLA) Thalassa (Thalassa PLM) Spacial (Spacial SBM) Spacial (Spacial S3D) Spacial (Spacial S3CM) Spacial (Spacial CRN) Spacial (Spacial SM) Spacial (Spacial SF)
Aplicatie	Multifuncțional
Compozitie dispozitiv	Corrugated tube
Cantitate per set	1 rola

Suplimentar

Material	Low density polyethylene
Culoare	Negru
Lungime	25000 mm
Diametru	54,5 Mm 47,7 Mm 50 mm

Mediu

Caracteristica de mediu	UV protection
-------------------------	---------------

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	30,0 cm
Latime prima forma de impachetare	77,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	77,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	6,05 kg

Sustenabilitatea ofertei

Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------